

# READY BOOSTER

**НОВЫЙ** ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ЛУБРИКАТОР  
ОТ NTN-SNR



## Преимущества READY BOOSTER

- Значительная экономия благодаря гибкости использования (1-12 месяцев расхода, режим «паузы»)
- Подходит для узких и труднодоступных участков (125 см<sup>3</sup>)
- Готовый к использованию: не требует сборки и дополнительных инструментов
- Одна смазочная система для всех Ваших применений: в помещении и на открытом воздухе (от -20°C до 60°C)
- Класс защиты IP68: Надёжное смазывание даже в условиях повышенной влажности или загрязнённости

Класс взрывозащиты ATEX  
II 1G Ex ia IIC T6  
II 1D Ex iaD 20 T85°C  
I M1 Ex ia I



## Применения

Благодаря компактным размерам Ready Booster может использоваться в разных применениях:

- Подшипники, корпуса
- Цепи
- Электромоторы, вентиляторы, насосы, конвейеры, и т.д.



**NTN** 

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

With You

> ВЫБИРАЙТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ СМАЗКУ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛУБРИКАТОРА:



UNIVERSAL +



HEAVY DUTY +



VIB



HIGH TEMP



CHAIN OIL



FOOD

ОПИСАНИЕ

Универсальная смазка для промышленного применения	Подходит для условий высоких нагрузок, эффективна в различных применениях, разработана для использования в тяжёлых рабочих условиях	Оборудование, подверженное вибрациям или ударам. Для работы в условиях высоких нагрузок и повышенной влажности	Эта смазка идеальна для долгосрочного смазывания в условиях высокой температуры - до 150°C. Допустимы пики температур до +175°C	Синтетическое масло для применения на цепях при высоких температурах	Смазка широкого назначения для пищевой и фармацевтической промышленности. Соответствует рекомендациям NSF-H1
---	---	--	---	--	--

ПРИМЕНЕНИЯ

Сельскохозяйственное оборудование, манипуляторы, механическое оборудование, маломощные электромоторы, и т.д.	Тяжёлая промышленность: металлургия, строительство, транспортировка, конвейеры, подъёмное оборудование, водяные насосы, и т.д.	Шахты, цементные заводы, ремонтные работы и работа в условиях повышенной влажности: целлюлозно-бумажная промышленность, буровые установки, дробилки, грохоты, и т.д.	Текстильные машины, бумагообрабатывающие машины, вентиляторы горячего дутья, сушилки, водяные насосы, и т.д.	Литьевые машины и текстильное оборудование: для всех типов смазываемых цепей	Упаковочные машины, оборудование для молочного производства, изготовления макаронных и кондитерских изделий, оборудование на мясокombинатах и т.д.
--	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Загуститель	Литий-кальциевый	Литиевый	Литий-кальциевый	Полимоочевина	Эфир + ПАО	Комплексная алюминиевая
Масло	Минеральное	Минеральное	Полусинтетическое	Полусинтетическое	Эфир + ПАО	Минеральное
Рабочая температура	-25°C/+130°C	-30°C/+150°C	-20°C/+140°C	-40°C/+160°C	-20°C/+250°C	-30°C/+120°C
Вязкость при 40°C	100 сСт	150 сСт	360 сСт	160 сСт	320 сСт	195 сСт
Название продукта	Luber Ready Universal+	Luber Ready Heavy Duty+	Luber Ready VIB	Luber Ready High Temp	Luber Ready Chain Oil	Luber Ready Food

Техническая информация


- Газогенерирующий элемент
- Надёжный и экономичный
- Прозрачный картридж
- Мгновенная активация (менее суток)

Уровень защиты IP68  
 Макс. давление 5 Бар  
 Период расхода от 1 до 12 месяцев  
 Есть режим «пауза»  
 Ёмкость 125 см<sup>3</sup>  
 Рабочие температуры: от -20°C до +60°C  
 В наличии дополнительные комплектующие:  
 Поворотный переключатель

Газогенерирующий элемент

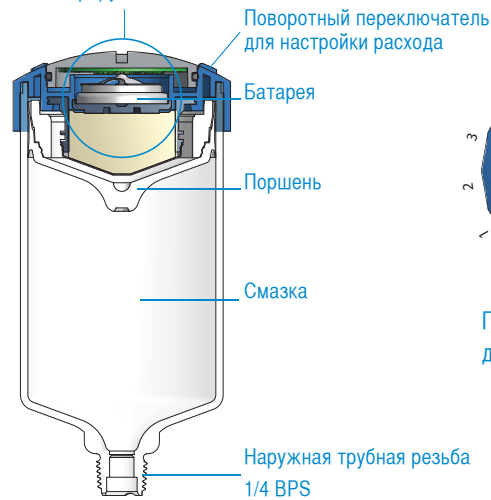

Элементы, заполненные жидкой смазкой, с встроенным маслоудерживающим клапаном (красная пробка)

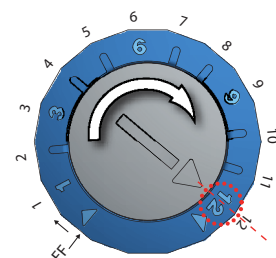

Поворотный переключатель для настройки расхода

Более подробная информация о нашем ассортименте [www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

Experts & Tools

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com - 1 rue des Usines – 74000 Annecy – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 11 359 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 – Code APE 2815 Z

