



Edelstahl-Kugellager der Marke SNR


Standardsortiment für die Lebensmittelindustrie

Das SNR Edelstahl-Rillenkugellager mit lebensmittelechter Fettschmierung ist ein wichtiges Produkt für die anspruchsvollsten Lebensmittelanwendungen.

Beschreibung

Lager aus 100 % rostfreiem Stahl

- Ringe
- Wälzkörper
- Käfig

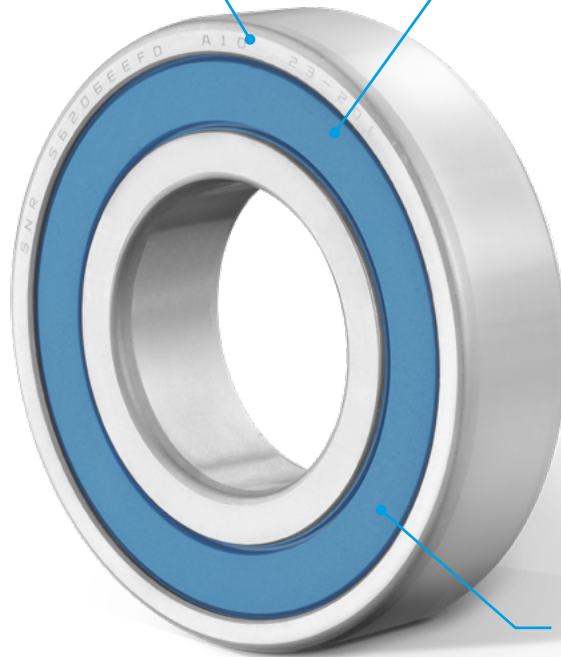

Schmierung mit lebensmittelechtem Fett

- NSF-geprüft, Kategorie H1
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +120 °C
- Halal / Koscher



Nitril-Dichtung

- Rahmen aus Edelstahl
- Blaue Farbe für bessere Sichtbarkeit

Vorteile

- Hochleistungsichtung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Feststoffen verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Alle Komponenten, mit Ausnahme der Nitril-Dichtung, sind aus Edelstahl gefertigt, was eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und einfache Wiederverwertbarkeit gewährleistet.
- Breiter Temperaturbereich für Anwendungen wie Tiefkühlung (-30 °C) bis hin zu hohen Temperaturen (+120 °C).
- Sollte sich die Dichtung lösen, kann dies durch ihre blaue Farbe schneller von Kameras oder visuell erkannt werden.

Bezeichnung

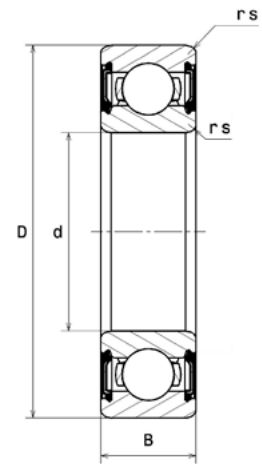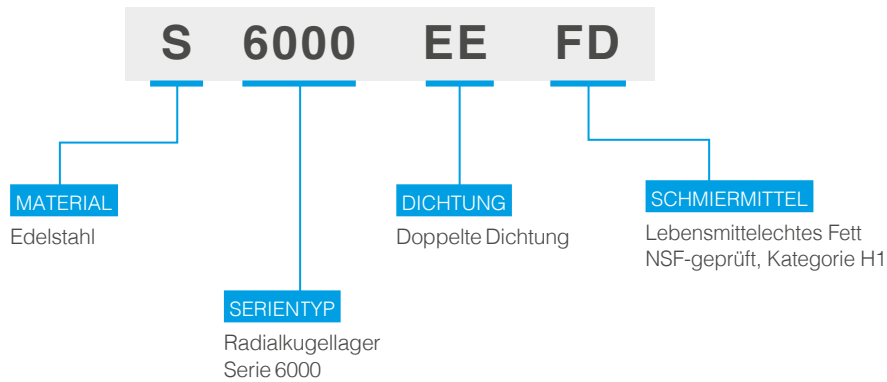

Produktreferenzen

Bezeichnung	Abmessungen (mm)				Tragzahl (kN)		Grenzdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)
	d	D	B	rs	Cr	Co		
S6000EEFD	10	26	8	0,3	3,52	1,97	19000	0,019
S6001EEFD	12	28	8	0,3	3,93	2,39	17000	0,020
S6002EEFD	15	32	9	0,3	4,3	2,85	14000	0,030
S6003EEFD	17	35	10	0,3	4,6	3,25	13000	0,040
S6004EEFD	20	42	12	0,6	7,2	5	11000	0,067
S6005EEFD	25	47	12	0,6	7,7	5,9	9100	0,080
S6006EEFD	30	55	13	1	10,2	8,3	7500	0,115
S6007EEFD	35	62	14	1	12,3	10,3	6700	0,152
S6008EEFD	40	68	15	1	12,9	11,5	5900	0,190
S6200EEFD	10	30	9	0,6	3,93	2,39	17000	0,032
S6201EEFD	12	32	10	0,6	5,2	3,05	16000	0,036
S6202EEFD	15	35	11	0,6	5,9	3,7	13000	0,045
S6203EEFD	17	40	12	0,6	7,4	4,8	12000	0,065
S6204EEFD	20	47	14	1	9,9	6,7	9900	0,103
S6205EEFD	25	52	15	1	10,8	7,9	8600	0,135
S6206EEFD	30	62	16	1	15	11,3	7200	0,197
S6207EEFD	35	72	17	1,1	19,7	15,3	6200	0,289
S6208EEFD	40	80	18	1,1	22,7	18,1	5500	0,362
S6300EEFD	10	35	11	0,6	5,9	3,45	15000	0,054
S6301EEFD	12	37	12	1	7,5	4,2	15000	0,060
S6302EEFD	15	42	13	1	8,8	5,4	12000	0,080
S6303EEFD	17	47	14	1	10,4	6,6	11000	0,120
S6304EEFD	20	52	15	1,1	12,3	7,9	9700	0,150
S6305EEFD	25	62	17	1,1	17,2	11,5	8000	0,232

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN Europe. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN Europe ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden.
Für Fehler oder Unterlassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN Europe jede Haftung ab. Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
© NTN Europe, Internationales Copyright 2024