




AUTOMATIC LUBRICATOR

Operating instructions





1.0	Propriétés	Properties	4 - 5
2.0	Pièces premier montage	Components Initial assembly	6 - 7
3.0	Commande	Handling	6 - 7
4.0	Installation	Installation	8 - 9
5.0	Pendant la durée de distribution	During operation	8 - 9
6.0	Remplacement du SMART BOOSTER	SMART BOOSTER exchange	10 - 11
7.0	Elimination	Waste disposal	10 - 11
8.0	Dépannage	Troubleshooting	12 - 13
9.0	Identification	Markings	12 - 14

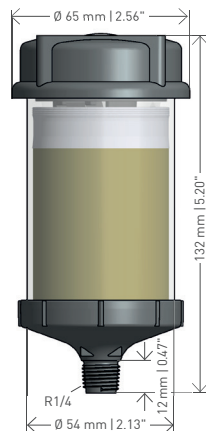
SMART BOOSTER 125

A Durée de distribution en mois
Discharge period in months

1 - 12 Monate | months

B SMART BOOSTER
rempli
Filled
SMART BOOSTER

125 cm³
4.23 fl oz (US)

C $\rho = 0,93 \text{ g/cm}^3$

$\approx 240 \text{ g}^*$
 $\approx 8.47 \text{ oz (US)}$



w/y (week|year)



-20 °C
- 4 °F



+ 50 °C (+60 °C)
+ 122 °F (+140 °F)



+60 °C
+140 °F

30%

A



max. 6 bar | 87 psi



IP 65 (EN 60529)

C

Conditions de stockage
Storage conditions



 

+ 20 °C
+ 68 °F



max. 1 year

D


Position de montage
Mounting position

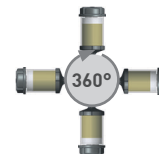


9.0 Identification
Markings

PIÈCES | PREMIER MONTAGE

COMPONENTS | INITIAL ASSEMBLY


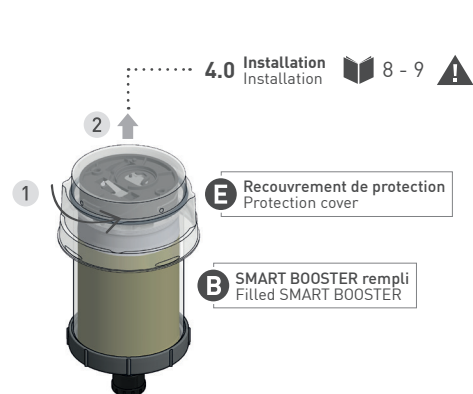


1

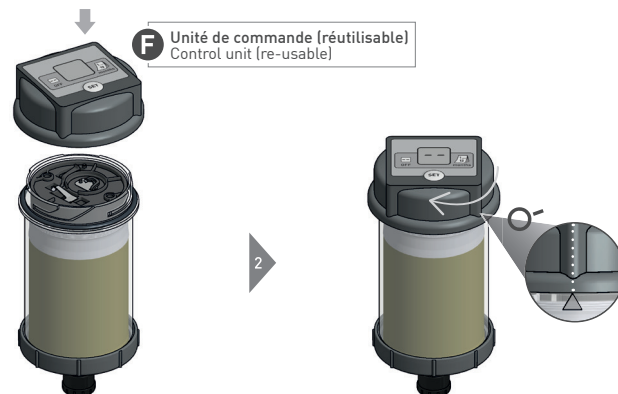

COMMANDE

HANDLING

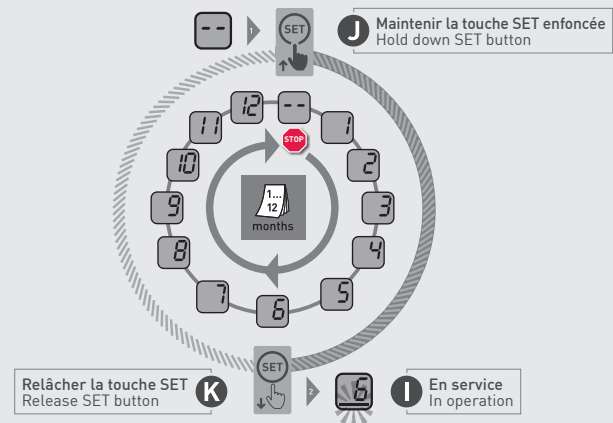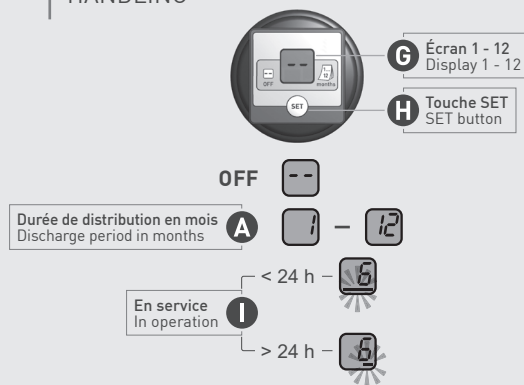

INSTALLATION

L Date de l'installation | remplacement
Installation | Exchange date

1




... 6.0 Remplacement du SMART BOOSTER
SMART BOOSTER exchange

10 - 11



M Bouchon d'obturation
Plug

N Déchets contenant de la graisse
Oil-containing waste

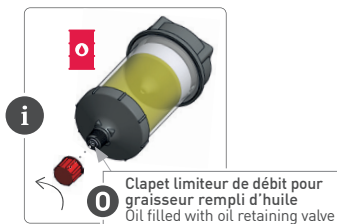



i

O Clapet limiteur de débit pour
graisseur rempli d'huile
Oil filled with oil retaining valve

E Recouvrement de protection
Protection cover


2

3

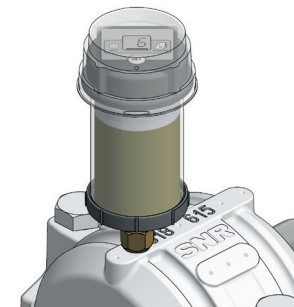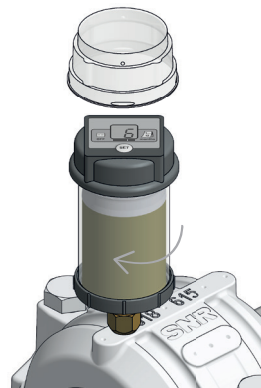


max. 6 bar | 87 psi

PENDANT LA DURÉE DE DISTRIBUTION DURING OPERATION

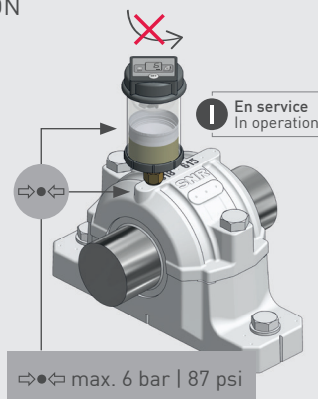

I En service
In operation



⇔ max. 6 bar | 87 psi

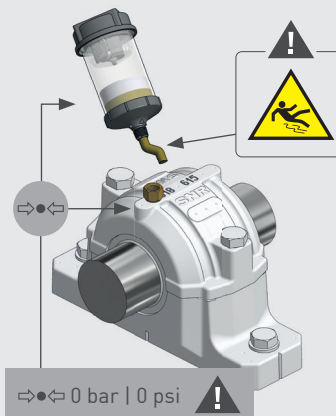

⇔ 0 bar | 0 psi


REEMPLACEMENT DU SMART BOOSTER

SMART BOOSTER EXCHANGE

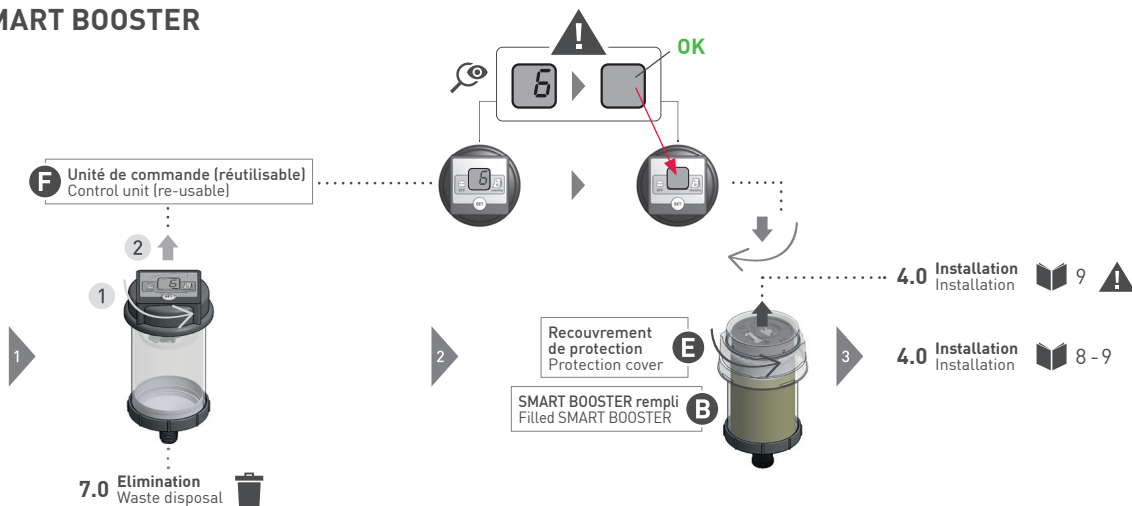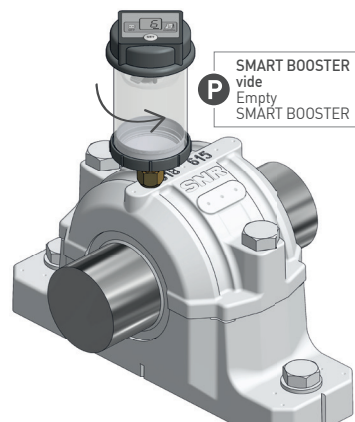






ELIMINATION

WASTE DISPOSAL

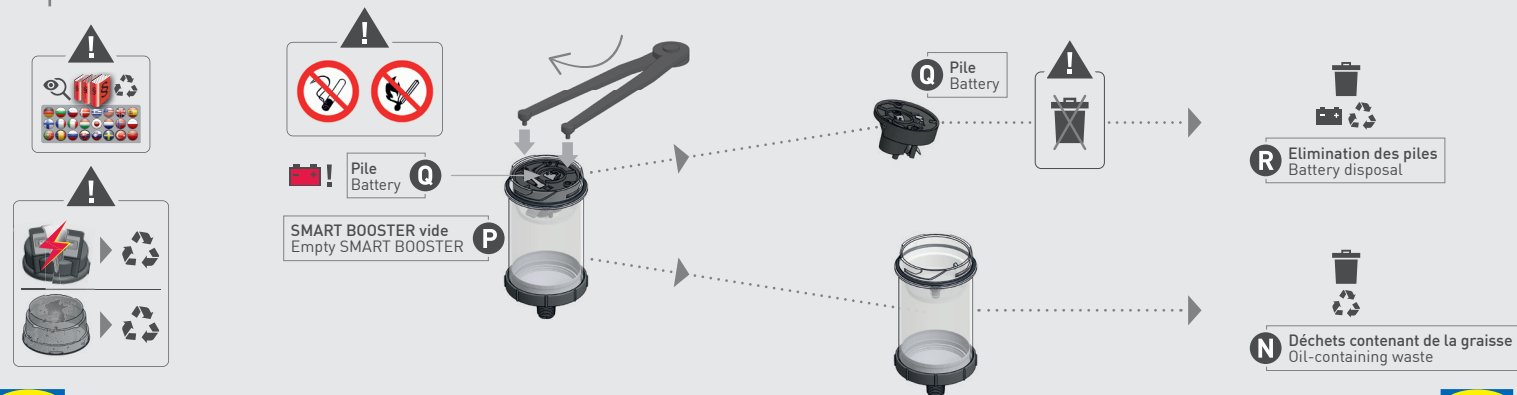

DÉPANNAGE TROUBLESHOOTING

   = **S** Quantité de graisse juste
Right lubricant amount

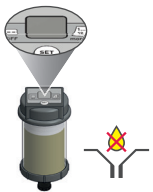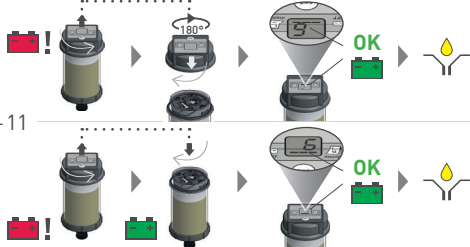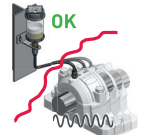T Erreur Error	U Cause Cause	V Solution Corrective action
		1 6.0 Remplacement du SMART BOOSTER SMART BOOSTER exchange 10-11 2 
		4.0 Installation Installation 8-9 
		

IDENTIFICATION MARKINGS



W Nettoyage humide uniquement!
Damp cleaning only!



Le boîtier est en plastique. Afin de prévenir les risques d'étincelles électrostatiques, la surface en plastique ne doit être nettoyée qu'avec un chiffon humide.

The enclosure is constructed from plastic. To prevent the risk of electrostatic sparking the plastic surface should only be cleaned with a damp cloth.

CE 0344



I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

ZELM 10 ATEX 0434 X



-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



EU-Konformitäts- erklärung nach Richtlinie 2014/34/EU und Richtlinie 2014/30/EU	Déclaration UE de conformité selon la directive 2014/34/UE et directive 2014/30/UE	Declaración UE de conformidad según la directiva 2014/34/UE y directiva 2014/30/UE	Dichiarazione di conformità UE secondo la direttiva 2014/34/UE e direttiva 2014/30/UE	EU Declaration of Conformity according to Directive 2014/34/EU and Directive 2014/30/EU	UKCA Declaration of Conformity according to Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
NTN Europe 1 rue des Usines, BP 2017 74010 Annecy FRANCE					UK authorized representative: NTN BEARINGS(UK)LTD Wellington Crescent Fradley Park, WS 13 8RZ Lichfield, Staffordshire UNITED KINGDOM
Der Hersteller erklärt hiermit, dass das bezeichnete Produkt in den gelieferten Ausführungen den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien - einschließlich derer zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.	Le fabricant déclare par la présente que le produit désigné dans sa version livrée est conforme aux dispositions des directives citées ci- dessus - ainsi qu'aux modifications en vigueur au moment de la certification.	Por la presente el fabricante declara, que todas las versiones disponibles de este producto se ajustan a las directivas arriba indicadas, incluyendo los cambios que se produzcan al tiempo de emitir esta declaración.	Il produttore con la presente dichiara che il prodotto designato nei modelli consegnati è conforme alle disposizioni delle norme sopra riportate, incluse le variazioni valide al momento della dichiarazione.	The manufacturer hereby declares that the product as described in the given statement conforms to the regulations pertaining to the directives referred to above, including any amendments thereto which are in force at the time of the declaration.	
Produktbezeichnung:	Désignation:	Tipo de producto:	Descrizione del prodotto:	Product description:	
Automaticches Schmiersystem	Système de lubrification automatique	Sistema de lubricación automático	Sistema di lubrificazione automatica	Automatic lubrication system	
Produktname:	Nom du produit:	Denominación producto:	Nome del prodotto:	Product name:	
SMART BOOSTER					
Typ:	Type:	Tipo:	Tipo:	Type:	
125					
Folgende harmoni- sierte Normen wurden angewandt:	Les normes associées suivantes ont été utilisées:	Se han aplicado las siguientes normas de armonización:	Sono state recepite le seguenti norme di standardizzazione:	The following harmonised / designated standards were applied:	
EN 50303:2000, EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012 EN IEC 61000-6-2:2019					
The manufacturer declares that a proper gap analysis has been carried out and concludes no impact exist with the new harmonized edition: EN IEC 60079-0:2018 / AC:2020-02. The company name NTN-SNR ROULEMENTS changed into NTN Europe.					
Ex-Kennzeichnung:	Classification Ex:	Ex-Identificación:	Marcatura Ex:	Ex-Marking:	
 0344 I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex ia IIIC T135°C Db DEKRA 13ATEXQ0053 DEKRA Certification B.V. 6825 MJ ARNHEM, THE NETHERLANDS ZELM 10 ATEX 0434 X ZELM Ex Prüf- und Zertifizierungsstelle 38124 BRAUNSCHWEIG, GERMANY					

Signature

M. Mathieu Ollier
Sales & Marketing Director EMEA Experts & Tools

Signature

Olivier Hautreux
Product Line Manager Experts & Tools



1.0 | 2.0 | 3.0

A B C

	Betriebsanleitung	de	16 - 17
	Ръководство за експлоатация	bg	16 - 17
	Návod k obsluze	cs	18 - 19
	Brugsanvisning	da	18 - 19
	Εγχειρίδιο λειτουργίας	el	20 - 21
	Operating Instructions	en	20 - 21
	Manual de instrucciones	es	22 - 23
	Käyttöohje	fi	22 - 23
	Guide d'utilisation	fr	24 - 25
	Üzemeltetési utasítás	hu	24 - 25
	Istruzioni per l'uso	it	26 - 27
	取扱説明書	ja	26 - 27
	Gebruiksaanwijzing	nl	28 - 29
	Bruksanvisning	no	28 - 29
	Instrukcja obsługi	pl	30 - 31
	Manual de instruções	pt	30 - 31
	Manual de exploatare	ro	32 - 33
	Руководство по эксплуатации	ru	32 - 33
	Návod na obsluhu	sk	34 - 35
	Navodila za uporabo	sl	34 - 35
	Driftsanvisningar	sv	36 - 37
	Kullanım kılavuzu	tr	36 - 37
	操作指南	zh	38 - 39

Die Anleitung dient zum sicheren Arbeiten an und mit dem automatischen Schmiersystem, das Wälz- und Gleitlager, Ketten, Führungen, offene Getriebe etc. schmiert.



Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung durch Öl | Fett und Verschlucken von Öl | Fett vermeiden.

Öl | Fett nicht ins Erdreich oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblätter der Öle und Fette beachten.



Schmierstoffdatenblätter können über unsere Homepage oder vom lokalen Händler bezogen werden.

Es wird keine Haftung für Schäden und Betriebsstörungen übernommen, die durch sachwidrige Verwendung und durch unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Schmiersystem entstehen.

Aufgrund ständiger Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produktänderungen, welche die Funktion des Produktes nicht beeinflussen, ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zuführen. Beachten Sie die jeweiligen Entsorgungsrichtlinien Ihres Landes.

Инструкцията служи за безопасна работа с автоматичната смазочна система за смазване на сачмени и плъзгащи се лагери, вериги, водачи, отворени предавки и др.



Не допускайте контакт на очите, кожата и облеклото с масло | грес, както и поглъщане на масло | грес.

Не допускайте масло | грес да попадне в земята или в канализацията.

Съобразявайте се с листовките за безопасност на маслата и гресите.



Листовките за безопасност на смазочните материали могат да се изтеглят от нашата интернет страница или да се получат от местните търговци.

Не поемаме отговорност за щети и производствени неизправности, възникнали в резултат от неправилна употреба на смазочните материали или от неправилна работа със смазочната система.

Поради непрекъснатото развитие на продуктите си запазваме правото, без предварително уведомяване, да извършваме промени на продукта, които не влияят на функционирането му.



Пазете околната среда, като рециклирате ценните суровини за повторна употреба. Съблюдавайте наредбите за отстраняване на отпадъци във Вашата страна.

- A Spendezeit in Monaten
- B SMART BOOSTER befüllt
- C Lagerungsbedingungen
- D Einbaulage
- E Schutzabdeckung
- F Steuereinheit (wiederverwendbar)
- G Display 1 - 12
- H SET-Taster
- I In Betrieb
- J SET-Taster gedrückt halten
- K SET-Taster loslassen
- L Installations- | Wechseldatum
- M Verschlussstopfen
- N Fetthaltiger Abfall
- O Öl befüllt mit Ölrückhalteventil
- P SMART BOOSTER leer
- Q Batterie
- R Batterieentsorgung
- S Korrekte Schmiermenge
- T Fehler
- U Ursache
- V Abhilfe
- W Nur feucht reinigen!



- 1.0 Eigenschaften
- 2.0 Teile | Erstmontage
- 3.0 Bedienung
- 4.0 Installation
- 5.0 Während der Spendezeit
- 6.0 SMART BOOSTER-Wechsel
- 7.0 Entsorgung
- 8.0 Fehlerbehebung
- 9.0 Kennzeichnung

- A Време на подаване в месеци
- B SMART BOOSTER напълнено
- C Условия на съхранение
- D Монтажно положение
- E Предпазен капак
- F Управляваща единица (многократна)
- G Дисплей 1 - 12
- H Бутон SET
- I Работи
- J Бутон SET да се задържа
- K Бутон SET да се пусне
- L Дата на инсталиране | смяна
- M Запушалка
- N Отпадъци, съдържащи грес
- O Маслото напълнено с възвратен вентил
- P SMART BOOSTER празно
- Q Батерия
- R Бракуване на батерията
- S Правилно количество смазка
- T Грешка
- U Причина
- V Съвет
- W Само влажно почистване!



- 1.0 Качества
- 2.0 Части | Първоначален монтаж
- 3.0 Обслужване
- 4.0 Инсталиране
- 5.0 По време на подаване
- 6.0 Смяна на SMART BOOSTER
- 7.0 Бракуване
- 8.0 Отстраняване на грешки
- 9.0 Обозначение

Návod slouží k bezpečné práci na automatickém mazacím systému, který maže valivá a kluzná ložiska, řetězy, vedení, otevřeně převodový atd.



Zamezte kontaktu oleje | tuku s očima, kůží a oblečením a požití oleje | tuku.

Zabraňte úniku oleje | tuku do půdy nebo do kanalizace.

Dodržujte bezpečnostní listy k olejům a tukům.



Datové listy maziv lze stáhnout na naší domovské stránce nebo získat od místního prodejce.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody a provozní poruchy, které vzniknou nesprávným používáním a neodbornou prací na mazacím systému.

Z důvodu průběžného vývoje produktů si vyhrazujeme právo provádět změny produktů, které neovlivňují funkci produktu, bez předchozího upozornění.



Chraňte životní prostředí tím, že cenné suroviny dopravíte k recyklaci. Respektujte příslušné předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Vejlædningen skal bruges til sikkert arbejde på og med det automatiske smøresystem, som smører rulle- og glidelejer, kæder, føringer, åbne gear osv.



Undgå at olie | fedt kommer i kontakt med øjne, hud og beklædning, og undgå indtagelse af olie | fedt.

Olie | fedt må ikke trænge ned i jorden eller komme i kloakken.

Sikkerhedsdatablade for olier og fedt skal overholdes.



Smøremiddeldatablade kan hentes på vores hjemmeside eller hos lokale forhandlere.

Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af forkert og uopsigtssmæssigt arbejde ved og med smøresystemet.

På grund af den stadige produktudvikling forbeholder vi os ret til uden forudgående meddelelse at foretage produktændringer, der ikke påvirker produktets funktion.



Beskyt miljøet, og genanvend værdifulde råstoffer i henhold til lokale bestemmelser.

- A** Doba zásobování v měsících
- B** Plný SMART BOOSTER
- C** Podmínky skladování
- D** Umístění
- E** Ochranný kryt
- F** Řídící jednotka (opakovaně použitelná)
- G** Displej 1 - 12
- H** Tlačítko SET
- I** V provozu
- J** Držte stisknuté tlačítko SET
- K** Uvolněte tlačítko SET
- L** Datum instalace | výměny
- M** Uzavírací zátky
- N** Odpad s obsahem tuku
- O** Olej plněn pomocí zadržovacího ventilu oleje
- P** Prázdný SMART BOOSTER
- Q** Baterie
- R** Likvidace baterií
- S** Správné množství maziva
- T** Chyba
- U** Příčina
- V** Náprava
- W** Čistíte pouze za vlhka!



- 1.0** Vlastnosti
- 2.0** Součásti | první montáž
- 3.0** Obsluha
- 4.0** Instalace
- 5.0** Během doby dodávky
- 6.0** Výměna SMART BOOSTER
- 7.0** Likvidace
- 8.0** Odstraňování poruch
- 9.0** Označení

- A** Tømmeperiode i måneder
- B** SMART BOOSTER fyldt
- C** Opbevaringsbetingelser
- D** Monteringsposition
- E** Beskyttelsesskærm
- F** Styreenhed (kan genanvendes)
- G** Display 1 - 12
- H** SET-trykkontakt
- I** I drift
- J** Hold SET-trykkontakten nede
- K** Slip SET-trykkontakten
- L** Installations- | udskiftningsdato
- M** Lukkeprop
- N** Fedtholdigt affald
- O** Olie påfyldt med olieventil
- P** SMART BOOSTER tom
- Q** Batteri
- R** Bortskaffelse af batteri
- S** Korrekt smøremængde
- T** Fejl
- U** Årsag
- V** Afhjælpning
- W** Må kun rengøres vådt!



- 1.0** Egenskaber
- 2.0** Dele | første montering
- 3.0** Betjening
- 4.0** Installation
- 5.0** Under dispensertiden
- 6.0** SMART BOOSTER
udskiftning
- 7.0** Bortskaffelse
- 8.0** Afhjælpning af fejl
- 9.0** Mærkning

Οι οδηγίες αποσκοπούν στην ασφαλή χρήση του αυτόματου συστήματος λιπανσης, μέσω του οποίου λιπνίζονται τα ρουλεμάν και τα έδρανα ολίσθησης, οι αλυσίδες, οι οδηγοί, τα ανοιχτά κιβώτια ταχυτήτων κ.τ.λ.



Αποφύγετε την επαφή του λαδιού | γράσου με τα μάτια, το δέρμα τα ρούχα καθώς και την κατάποση λαδιού | γράσου.

Το λάδι | γράσο δεν θα πρέπει να καταλήξει στο έδαφος ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των λαδιών και των γράσων.



Για να αποκτήσετε τα δελτία δεδομένων των λιπαντικών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή απευθυνθείτε στους κατά τόπους αντιπροσώπους.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για ζημιές και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε αντικανονική χρήση ή ακατάλληλη μεταχείριση του συστήματος λιπανσης.

Λόγω της συνεχούς αναβάθμισης του προϊόντος επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος υλοποίησης μεταβολών στο προϊόν, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Προστατεύετε το περιβάλλον προωθώντας στην ανακύκλωση τις πολύτιμες πρώτες ύλες. Τηρείτε τις εκάστοτε οδηγίες απόρριψης της χώρας σας.

This operating manual is intended for the safe operation of the automatic lubrication system used for the lubrication of roller- and sliding bearings, chains, guidelines, open gears, etc.



Avoid contact of oil | grease with eyes, skin and clothing; also avoid swallowing of oil | grease.

Prevent oil | grease from getting into soil or sewer system.

Observe safety data sheets of oil | grease.



You may download lubricant data sheets from our web site or ask your local supplier.

We accept no liability for any damages and malfunctions which are caused by inappropriate usage and inappropriate operations on or with the lubricator.

Because of constant product improvements, we reserve the right to make product changes which do not alter the function of the product, without prior notice.



Protect the environment by recycling valuable raw material according to local regulations.

- A** Χρόνος παροχής σε μήνες
- B** SMART BOOSTER γεμάτο
- C** Συνθήκες αποθήκευσης
- D** Θέση τοποθέτησης
- E** Προστατευτικό κάλυμμα
- F** Μονάδα ελέγχου (επαναχρ.)
- G** Οθόνη 1 - 12
- H** Πλήκτρο SET
- I** Σε λειτουργία
- J** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SET
- K** Αφήστε το πλήκτρο SET
- L** Ημερομηνία εγκατάστασης | αντικ.
- M** Τάπα φραγής
- N** Απορρίμματα που περιέχουν γράσο
- O** Πληρ. λαδ. με βαλβ. περικλ. λαδ.
- P** SMART BOOSTER κενό
- Q** Μπαταρία
- R** Διάθεση μπαταριών
- S** Σωστή ποσότητα λιπανσης
- T** Σφάλμα
- U** Αιτία
- V** Τρόπος αντιμετώπισης
- W** Μόνο υγρό καθάρισμα!



- 1.0** Ιδιότητες
- 2.0** Εξαρτήματα | αρχική συναρμολ.
- 3.0** Χειρισμός
- 4.0** Εγκατάσταση
- 5.0** Κατά τη διάρκεια του χρόνου παροχής
- 6.0** Αντικατάσταση SMART BOOSTER
- 7.0** Διάθεση
- 8.0** Αντιμετώπιση σφαλμάτων
- 9.0** Σήμανση

- A** Discharge period in months
- B** Filled SMART BOOSTER
- C** Storage conditions
- D** Mounting position
- E** Protection cover
- F** Control unit (re-usable)
- G** Display 1 - 12
- H** SET button
- I** In operation
- J** Hold down SET button
- K** Release SET button
- L** Installation | Exchange date
- M** Plug
- N** Oil-containing waste
- O** Oil filled with oil retaining valve
- P** Empty SMART BOOSTER
- Q** Battery
- R** Battery disposal
- S** Right lubricant amount
- T** Error
- U** Cause
- V** Corrective action
- W** Damp cleaning only!



- 1.0** Properties
- 2.0** Components | Initial assembly
- 3.0** Handling
- 4.0** Installation
- 5.0** During operation
- 6.0** SMART BOOSTER exchange
- 7.0** Waste disposal
- 8.0** Troubleshooting
- 9.0** Markings

Las instrucciones sirven para trabajar con seguridad en y con el sistema de lubricación automática, que lubrica rodamientos, cojinetes de deslizamiento, cadenas, guías, engranajes abiertos, etc.



Evitar el contacto de aceite | grasa con los ojos, la piel y la vestimenta, así como la ingestión de aceite | grasa.

No permitir que el aceite | la grasa llegue a la tierra ni al aSMART BOOSTER antirillado.

Observar las hojas de datos de seguridad de los aceites y grasas.



Las hojas de datos de los lubricantes se pueden obtener en nuestra página principal o a través del distribuidor local.

No se asumirá la garantía por aquellos daños y anomalías de funcionamiento que se originen por haber utilizado inapropiadamente o por haber trabajado inadecuadamente en o con el sistema de lubricación.

Debido al continuo desarrollo de los productos, nos reservamos el derecho a realizar sin previo aviso cualquier modificación en los productos que no afecte a su funcionamiento.



Proteja el medio ambiente reciclando los materiales que puedan tener valor. Tenga en cuenta las directrices de eliminación de residuos pertinentes en su país.

Ohjeiden tarkoitus on varmistaa automaattisen rulla- ja liukulaakereita, ketjuja, kiskoja, avonaisia vaihteistoja jne. voitelevan voitelujärjestelmän turvallinen käyttäminen.



Vältä öljyn | rasvan joutumista kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Vältä öljyn | rasvan nielemistä.

Älä päästä öljyä | rasvaa maaperään tai viemäriverkkoon.

Noudata öljyn ja rasvan tuotetiedoissa annettuja ohjeita.



Voit ladata voiteluaineiden tuotetiedot Internet-sivuiltamme tai pyytää niitä paikalliselta jälleenmyyjältä.

Emme vastaa vaurioista ja käyttöhäiriöistä, jotka johtuvat voiteluainejärjestelmän epäasianmukaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta työskentelystä järjestelmän parissa.

Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin, jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan, ilmoittamatta siitä etukäteen.



Suojaa ympäristöä kierrättämällä arvokkaat raaka-aineet. Huomioi maassasi voimassa olevat jätehuoltomääräykset.

- A Tiempo de dosificación en meses
- B SMART BOOSTER llenado
- C Condiciones de almacenamiento
- D Posición de instalación
- E Cubierta de protección
- F Unidad de control (reutilizable)
- G Pantalla 1 - 12
- H Pulsador SET
- I En funcionamiento
- J Mantener pulsado el pulsador SET
- K Soltar el pulsador SET
- L Fecha de instalación | cambio
- M Tapón cierre
- N Residuos con grasa
- O Con aceite con válvula de retención de aceite
- P SMART BOOSTER vacío
- Q Batería
- R Eliminación de baterías
- S Cantidad correcta a dosificar
- T Error
- U Causa
- V Solución
- W ¡Limpiar sólo húmedo!



- 1.0 Características
- 2.0 Piezas | Primer montaje
- 3.0 Manejo
- 4.0 Instalación
- 5.0 Durante la lubricación
- 6.0 Cambio SMART BOOSTER
- 7.0 Eliminación de residuos
- 8.0 Solución de problemas
- 9.0 Distintivo



- A Syöttöjakson pituus kuukausissa
- B SMART BOOSTER täysi
- C Varastoinnin edellytykset
- D Asennusasento
- E Suojus
- F Ohjausyksikkö (voidaan käyttää uudestaan)
- G Näyttö 1 - 12
- H SET-painike
- I Käytössä
- J Pidä SET-painiketta painettuna
- K Vapauta SET-painike
- L Asennus- | vaihtopäivämäärä
- M Kiristystulppa
- N Rasvapitoinen jäte
- O Öljy täytetty öljykuristusventtiiliin avulla
- P SMART BOOSTER tyhjä
- Q Akku
- R Akun hävittäminen
- S Oikea voiteluainemäärä
- T Vika
- U Syy
- V Vian poisto
- W Puhdista vain kostealla liinalla!

- 1.0 Ominaisuudet
- 2.0 Osat | Ensimmäinen asennus
- 3.0 Käyttö
- 4.0 Asennus
- 5.0 Käyttöajan aikana
- 6.0 SMART BOOSTER:n vaihto
- 7.0 Hävitys
- 8.0 Vian etsintä
- 9.0 Merkintä

Les instructions ont pour but d'assurer un travail en toute sécurité du et avec le système de lubrification automatique alimentant les paliers à roulement, les paliers lisses, les chaînes, les guidages et les engrenages ouverts, etc.



Éviter le contact de l'huile | de la graisse avec les yeux, la peau et les vêtements et éviter l'ingestion d'huile | de graisse.

L'huile | la graisse ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans la canalisation.

Respecter les fiches techniques de sécurité des huiles et des graisses.



Les fiches de données des lubrifiants sont téléchargeables sur notre site web ou peuvent être demandées auprès du service commercial.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables de dommages et dérangements résultant d'une utilisation non conforme et d'un mode de travail non conforme avec et du système de lubrification.

En raison du développement permanent de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter au produit des modifications sans préavis si celles-ci n'affectent pas le fonctionnement du produit.



Protégez l'environnement en vous assurant que les matières premières de valeur soient recyclées. Respectez les directives d'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

Ennek az útmutatónak a célja, hogy biztonságosan végezhesen munkát az automatikus kenőrendszeren, illetve kenőrendszerrel, amely gördülő- és siklócsapágyak, láncok, vezetékek, nyitott hajtóművek stb. kenését látja el.



Kerülje az olaj és a zsír érintkezését a szemmel, bőrrrel és ruházattal, valamint ne nyelje le az olajat és a zsírt.

Ne engedje, hogy olaj vagy zsír a talajra vagy a csatornahálózatba kerüljön.

Vegye figyelembe az olajok és zsírok biztonsági adatlapjait.



A kenőanyagok adatait letölthetők a honlapunkról vagy beszerezhetők a helyi forgalmazótól.

Olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek a kenőrendszer rendeltetésszerű használatára, vagy a kenőrendszeren, illetve a kenőrendszerrel szakszerűtlenül végzett munkák miatt keletkeznek, nem vállalunk felelősséget.

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk az előzetes közlés nélküli azon termékváltoztatások jogát, melyek nem befolyásolják a termék funkcióját.



Óvja a környezetet az értékes nyersanyagok újrahasznosításával. Vegye figyelembe az adott ország ártalmatlanításra vonatkozó mindenkor érvényes irányelveit.

- A Durée de distribution en mois
- B SMART BOOSTER rempli
- C Conditions de stockage
- D Position de montage
- E Recouvrement de protection
- F Unité de commande (réutilisable)
- G Écran 1 - 12
- H Touche SET
- I En service
- J Maintenir la touche SET enfoncée
- K Relâcher la touche SET
- L Date de l'installation | remplacement
- M Bouchon d'obturation
- N Déchets contenant de la graisse
- O Clapet limiteur de débit pour graisseur rempli d'huile
- P SMART BOOSTER vide
- Q Pile
- R Elimination des piles
- S Quantité de graisse juste
- T Erreur
- U Cause
- V Solution
- W Nettoyage humide uniquement!



- 1.0 Propriétés
- 2.0 Pièces | premier montage
- 3.0 Commande
- 4.0 Installation
- 5.0 Pendant la durée de distribution
- 6.0 Remplacement du SMART BOOSTER
- 7.0 Elimination
- 8.0 Dépannage
- 9.0 Identification

- A Adagolási idő hónapokban
- B SMART BOOSTER feltöltve
- C Tárolási feltételek
- D Beépítési helyzet
- E Védőburkolat
- F Vezérlőegység (újrahasznosítható)
- G 1. - 12. kijelző
- H SET gomb
- I Bekapcsolva
- J Tartsa nyomva a SET gombot
- K Engedje el a SET gombot
- L Telepítés | csere dátuma
- M Záródugó
- N Olajos hulladék
- O Olaj feltöltve, olajvisszatartó szeleppel
- P SMART BOOSTER üres
- Q Elem
- R Az elem eltávolítása
- S Megfelelő kenési mennyiség
- T Hiba
- U Ok
- V Elhárítás
- W Csak nedves tisztítást alkalmazzon!



- 1.0 Tulajdonságok
- 2.0 Részegységek | első felszerelés
- 3.0 Kezelés
- 4.0 Telepítés
- 5.0 Használat közben
- 6.0 SMART BOOSTER csere
- 7.0 Ártalmatlanítás
- 8.0 Hibaelhárítás
- 9.0 Jelölés

Le presenti istruzioni per l'uso sono concepite per il funzionamento sicuro del sistema automatico per la lubrificazione di cuscinetti volventi, cuscinetti lisci, catene, guide, ingranaggi scoperti, ecc.



Evitare che l'olio | il grasso entri in contatto con occhi, pelle e abiti; non ingerire l'olio o il grasso.

Evitare che l'olio | il grasso penetri nel terreno o nel sistema fognario.

Prestare attenzione alle schede tecniche di sicurezza di oli e grassi.



Le schede dei lubrificanti si possono anche scaricare tramite la nostra homepage oppure richiedere al rivenditore locale.

Non si assume alcuna responsabilità per danni o anomalie di funzionamento dovuti a un utilizzo improprio del sistema di lubrificazione o a interventi non appropriati eseguiti sullo stesso.

I nostri prodotti sono soggetti ad uno sviluppo continuo, perciò ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso, a condizione che queste non influiscano sulla funzione dei prodotti stessi.



Tutelate l'ambiente avviando al riciclaggio le pregiate materie prime.
Rispettate sempre le direttive sullo smaltimento vigenti nel vostro paese.

本書は自動潤滑システム、転がり軸受、滑り軸受け、チェーン、ガイドやギアなどでの安全な作業を確保するための説明書です。



オイル|グリースが目、皮膚や衣類につかないよう、また、オイル|グリースを飲み込まないようにご注意ください。

オイル|グリースを地面や下水に流さないでください。

オイルとグリースの安全データシートをご参照ください。



潤滑油のデータシートは弊社ホームページ又は販売店でご入手いただけます。

潤滑システムの不適正使用又は不適正作業による損害や故障につきましては、弊社では責任を負いません。

当社は、継続的に製品開発を行っているため、製品の機能性に影響しない範囲で予告なく製品に変更を加えることがあります。



貴重な資源はリサイクルし、環境保護に努めてください。
また、ご使用地域における廃棄に関する規定を順守してください。

- A Periodo di erogazione in mesi
- B SMART BOOSTER pieno
- C Condizioni di conservazione
- D Posizione di montaggio
- E Coperchio di sicurezza
- F Unità di controllo (riutilizzabile)
- G Display 1 - 12
- H Pulsante SET
- I In funzione
- J Mantenere premuto il pulsante SET
- K Lasciare il pulsante SET
- L Data di installazione | sostituzione
- M Tappo chiusura
- N Rifiuti contenenti olio
- O Valvola di ritenuta per rabbocco olio
- P SMART BOOSTER vuoto
- Q Batteria
- R Smaltimento della batteria
- S Quantità corretta di lubrificante
- T Errore
- U Causa
- V Rimedio
- W Non pulire a secco!



- 1.0 Proprietà
- 2.0 Pezzi | Primo montaggio
- 3.0 Utilizzo
- 4.0 Installazione
- 5.0 Durante il periodo di erogazione
- 6.0 Sostituzione SMART BOOSTER
- 7.0 Smaltimento
- 8.0 Eliminazione degli errori
- 9.0 Contrassegno

- A 供給周期 (月)
- B SMART BOOSTER 充満
- C 保管条件
- D 設置位置
- E 保護カバー
- F 制御装置 (再使用可能)
- G ディスプレイ 1 ~ 12
- H SET ボタン
- I 稼働中
- J SET ボタンを長押し
- K SET ボタンから手を離す
- L 設置日交換日
- M 栓
- N 油性廃棄物
- O チョークバルブでオイル充満
- P SMART BOOSTER 空
- Q バッテリー
- R バッテリー廃棄
- S 適正潤滑量
- T エラー
- U 原因
- V 解決策
- W 湿式洗浄のみ!



- 1.0 特徴
- 2.0 部品|組立
- 3.0 操作
- 4.0 設置
- 5.0 運転中
- 6.0 SMART BOOSTER 交換
- 7.0 廃棄
- 8.0 トラブルシューティング
- 9.0 マーク

De handleiding dient voor veilig werken aan en met het automatische smeersysteem dat wentel- en glijlagers, kettingen, geleidingen, open aandrijvingen enz. smeert.



Vermijd het contact met ogen, huid en kleding met de olie en / of het vet. Vermijd de inname van olie en vet.

Vergewis U ervan dat de olie en / of het vet niet in de afvoer of de bodem terecht komen.

Veiligheidsinformatiebladen van olie en vetten in acht nemen.



Smeermiddel-informatiebladen kunnen via onze homepage of bij de plaatselijke handelaar worden aangevraagd.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade en bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van gebruik in strijd met de voorschriften en door ondeskundig werken aan en met het smeersysteem.

Vanwege constante productontwikkeling behouden wij ons het recht voor om productwijzingen die geen invloed hebben op het functioneren van het product uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.



Bescherm het milieu door waardevolle grondstoffen en materialen in te leveren voor recycling. Volg de nationale regelgeving over afvalverwerking.

Veiledningen skal følges for sikkert arbeid på og med det automatiske smøresystemet, som smører rulle- og glidelager, kjeder, føringer, åpne gir osv.



Unngå at øyne, hud og klær kommer i kontakt med olje / fett, og unngå å svelge olje / fett.

Sørg for at olje / fett ikke kommer ned i bakken eller i havner i avløpssystemet.

Følg sikkerhetsdatablader for olje og fett.



Datablader for smøremidler er tilgjengelige på vår hjemmeside eller fra din lokale forhandler.

Det tas intet ansvar for skader og driftsfeil som skyldes feil bruk og ikke forskriftsmessig arbeid på og med smøresystemet.

På grunn av kontinuerlig produktutvikling, forbeholder vi oss retten til å foreta produktendringer som ikke har noen innflytelse på produktets funksjon uten forhåndsvarsel.



Beskytt miljøet, ved at verdifulle råstoffer tilføres gjenvinning. Vær oppmerksom retningslinjene for avfallshåndtering til de landet ditt.

- A Afgifte tijd in maanden
- B SMART BOOSTER gevuld
- C Opslagvoorwaarden
- D Montagestand
- E Beschermdeksel (opnieuw te gebr.)
- F Besturingseenheid (opnieuw te gebr.)
- G Display 1 - 12
- H SET-knop
- I In werking
- J SET-knop ingedrukt houden
- K SET-knop loslaten
- L Datum installatie | verversen
- M Sluiddop
- N Vethoudend afval
- O Olie gevuld met terugslagventiel
- P SMART BOOSTER leeg
- Q Batterij
- R Batterijverwijdering
- S Correcte smeermhoeveelheid
- T Fout
- U Oorzaak
- V Maatregel
- W Alleen nat reinigen!



- 1.0 Eigenschappen
- 2.0 Onderdelen | eerste montage
- 3.0 Bediening
- 4.0 Installatie
- 5.0 Tijdens de afgiftetijd
- 6.0 SMART BOOSTER verversen
- 7.0 Afvalafvoer
- 8.0 Verhelpen van fouten
- 9.0 Kenmerk

- A Tømmeperiode i måneder
- B SMART BOOSTER påfylt
- C Lagringsbetingelser
- D Monteringsposisjon
- E Sikkerhetsdeksel
- F Styreenhet (kan gjenbrukes)
- G Display 1 - 12
- H SET-tast
- I I drift
- J Hold SET-tasten inne
- K Slipp SET-tasten
- L Dato for installasjon | bytte
- M Stopplugg
- N Fettholdig avfall
- O Olje fylt på med oljetilbakeslagsventil
- P SMART BOOSTER tom
- Q Batteri
- R Deponering av batteri
- S Riktig smøremengde
- T Feil
- U Årsak
- V Tiltak
- W Rengjør kun fuktig!



- 1.0 Egenskaper
- 2.0 Deler | Første montasje
- 3.0 Betjening
- 4.0 Installasjon
- 5.0 I dispenseringstiden
- 6.0 SMART BOOSTER bytte
- 7.0 Deponering
- 8.0 Utbedring av feil
- 9.0 Merking

Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji automatycznego układu smarowania przeznaczonego do łożysk tocznych i ślizgowych, łańcuchów, prowadnic, otwartych przekładni, itp.



Unikać kontaktu oleju | smaru z oczami, skórą i ubraniem oraz potknięcia oleju | smaru.

Nie dopuścić do dostania się oleju | smaru do gleby lub kanalizacji.

Przestrzegać wskazówek podanych w kartach charakterystyki olejów i smarów.



Karty informacyjne smarów są dostępne na naszej stronie internetowej lub u lokalnego dystrybutora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki spowodowane niewłaściwym stosowaniem oraz nieprawidłowym użytkowaniem układu smarowania. Ze względu na nieustanny rozwój produktu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian produktu niemających wpływu na jego funkcję (bez uprzedniego poinformowania).



Należy chronić środowisko naturalne, przekazując wartościowe surowce do ponownego wykorzystania. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących utylizacji obowiązujących w poszczególnych krajach.

O manual destina-se a trabalhar em segurança no e com o sistema de lubrificação automático que lubrifica chumaceiras de fricção e de rolamentos, correntes, guias, engrenagens abertas, etc.



Evitar o contacto do óleo | massa com os olhos, pele e vestuário bem como a ingestão de óleo | massa.

Não deixar escorrer óleo | massa para o solo ou para os esgotos.

Ter em atenção as fichas de dados de segurança dos óleos e massas.



As fichas de dados do lubrificante podem ser obtidas através da nossa página principal ou no distribuidor local.

Não são assumidas quaisquer responsabilidades por danos e avarias que sejam causados por utilização incorrecta ou trabalhos incorrectos no e com o sistema de lubrificação.

Devido ao constante desenvolvimento dos produtos, reservamo-nos o direito a efetuar alterações ao produto que não comprometam o respetivo funcionamento, sem necessidade de comunicação prévia.



Proteja o meio ambiente reciclando as matérias-primas valiosas. Respeite as diretivas de reciclagem válidas no seu país.

- A Czas dozowania w miesiącach
- B Zbiorniczek SMART BOOSTER napętniony
- C Warunki przechowywania
- D Pozycja montażowa
- E Ostona
- F Moduł sterujący (wielokrotnego użytku)
- G Wyświetlacz 1 - 12
- H Przycisk SET
- I Pracuje
- J Naciśnąć i przytrzymać przycisk SET
- K Zwolnić przycisk SET
- L Data instalacji | wymiany
- M Korek
- N Odpad zawierający smar
- O Uzupełnienie oleju z zaw. przeciwwrotnym
- P Zbiorniczek SMART BOOSTER pusty
- Q Bateria
- R Utylizacja baterii
- S Prawidłowa ilość smaru
- T Błąd
- U Przyczyna
- V Pomoc
- W Czyścić wyłącznie na wilgotno!



- 1.0 Właściwości
- 2.0 Części | pierwszy montaż
- 3.0 Obsługa
- 4.0 Instalacja
- 5.0 W czasie dozowania
- 6.0 Wymiana SMART BOOSTER
- 7.0 Utylizacja
- 8.0 Usuwanie usterek
- 9.0 Oznaczenie

- A Período de distribuição em meses
- B SMART BOOSTER abastecida
- C Condições de armazenamento
- D Orientação do eixo
- E Cobertura de protecção
- F Unidade de controlo (reutilizável)
- G Visor 1 - 12
- H Botão SET
- I Em funcionamento
- J Mantenha o botão SET premido
- K Solte o botão SET
- L Data de instalação e substituição
- M Tampão vazamento
- N Resíduos com lubrificação
- O Abastecido óleo com válvula retenção
- P SMART BOOSTER vazia
- Q Bateria
- R Eliminação da bateria
- S Quantidade correcta de lubrificante
- T Erro
- U Causa
- V Suporte
- W Limpar apenas quando húmido!



- 1.0 Características
- 2.0 Peças | primeira montagem
- 3.0 Utilização
- 4.0 Instalação
- 5.0 Durante o período de lubrificação
- 6.0 Substituição SMART BOOSTER
- 7.0 Eliminação
- 8.0 Eliminação do erro
- 9.0 Marcação

Manualul servește siguranței în lucru la și cu sistemul automat de lubrifiere, sistem care lubrificază rulmenții și lagărele de alunecare, lanțurile, ghidajele, transmisiile deschise etc.



Evitați contactul uleiului | unsoirii cu ochii, pielea și îmbrăcămintea și ingerarea uleiului | unsoirii.

Nu este permisă deversarea uleiului | unsoirii în sol sau în canalizare.

Respectați fișele cu datele de securitate pentru uleiuri și unsoiri.



Fișele cu date despre lubrifiant pot fi procurate de pe pagina noastră de internet sau de la distribuitorul local.

Nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorările și disfuncționalitățile apărute datorită utilizării abuzive și lucrărilor efectuate necorespunzător la sistemul de lubrifiere și cu acesta.

Datorită dezvoltării continue a produselor, ne rezervăm dreptul ca, fără o notificare prealabilă, să aducem modificări produselor noastre care nu afectează funcția produsului.



Protejați mediul prin reciclarea materiilor prime valoroase. Țineți seama de direcțiile privind reciclarea aplicabile în țara dumneavoastră.

Данное руководство служит для обеспечения безопасности работ с автоматической смазочной системой, предназначенной для смазывания подшипников качения и скольжения, цепей, направляющих, открытых редукторов и т. д.



Избегать контакта масла | смазки с глазами, кожей и одеждой, а также избегать проглатывания масла | смазки.

Не допускать попадания масла | смазки в грунт или канализацию.

Соблюдать данные в паспортах безопасности на масла и смазки.



Паспорта безопасности на смазочные материалы можно заказать через нашу домашнюю страницу или у локального дилера.

Мы не берем на себя ответственность за повреждения и эксплуатационные сбои, вызванные ненадлежащим применением и неправильной работой со смазочной системой.

В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить в изделия изменения, которые не влияют на их функциональные возможности.



В целях охраны окружающей среды передавайте ценное сырье на вторичную переработку. Придерживайтесь положений по утилизации, действующих в Вашей стране.

- A** Durată de aplicare (în luni de zile)
- B** SMART BOOSTER umplut
- C** Condiții de depozitare
- D** Poziția de montare
- E** Apărătoare
- F** Unitatea de comandă (reutilizabilă)
- G** Display 1 - 12
- H** Butonul SET
- I** În funcțiune
- J** Ținerea apăsată a butonului SET
- K** Eliberarea butonului SET
- L** Data de instalare | schimbare
- M** Bușoane
- N** Deșeu cu conținut de unsoare
- O** Ulei umplut cu supapa reținere uleiului
- P** SMART BOOSTER gol
- Q** Baterie
- R** Eliminarea ca deșeu a bateriilor
- S** Cantitate corectă de lubrifiant
- T** Eroare
- U** Cauza
- V** Soluționare
- W** Curățați numai umed!



- 1.0** Proprietăți
- 2.0** Piese | primul montaj
- 3.0** Operarea
- 4.0** Instalarea
- 5.0** În timpul perioadei de dispensare
- 6.0** Schimbarea SMART BOOSTER
- 7.0** Eliminarea ca deșeu
- 8.0** Remedierea defecțiunii
- 9.0** Identificare

- A** Время подачи в месяцах
- B** SMART BOOSTER заполн.
- C** Условия хранения
- D** Положение при монтаже
- E** Защитное покрытие
- F** Блок управления (многораз.)
- G** Дисплей 1 - 12
- H** Кнопка SET
- I** В рабочем режиме
- J** Удерживать кнопку SET
- K** Отпустить кнопку SET
- L** Дата установки | замены
- M** Заглушка
- N** Отходы, содержащие смазку
- O** Масло через обрат. клапан
- P** SMART BOOSTER опорожн.
- Q** Батарея
- R** Утилизация батареи
- S** Правильное количество смазки
- T** Ошибка
- U** Причина
- V** Устранение
- W** Только влажная очистка!



- 1.0** Характеристики
- 2.0** Детали | первый монтаж
- 3.0** Управление
- 4.0** Установка
- 5.0** Во время подачи
- 6.0** Замена SMART BOOSTER
- 7.0** Утилизация
- 8.0** Устранение ошибок
- 9.0** Маркировка

Tento návod podporuje bezpečnú prácu s automatickým mazacím systémom, ktorým sa mažu valivé a klzné ložiská, reťaze, riadenia, otvorené prevodovky, a podobne.



Vyhýbajte sa kontaktu očí, pokožky a odevu s oleji či tukmi, ako aj požitiu olejov či tukov.

Neznečisťujte pôdu oleji ani tukmi, ani ich nevypúšťajte do kanalizácie.

Všimnite si háčky bezpečnostných údajov olejov a tukov.



Dátové listy mazív si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky alebo ich získajte od miestnych dodávateľov.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody a prevádzkové poruchy, ktoré vznikli v dôsledku neodborného používania a nesprávnej obsluhy mazacieho systému. Vzhľadom na neustály vývoj produktov si vyhradujeme právo vykonávať zmeny výrobkov, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, a to bez predchádzajúceho upozornenia.



Cenné suroviny odovzdávajte na recykláciu a chráňte tak životné prostredie. Riadte sa príslušnými predpismi pre likvidáciu vo vašej krajine.

Navodila so namenjena za varno uporabo in varno delo na samodejnem mazalnem sistemu za mazanje valjčnih in drsnih ležajev, verig, vodil, odprti menjalnikov itd.



Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili zaradi olja | masti in zaužívanja olj | masti. Olje | mast ne sme preiti v zemljo ali v kanalizacijo.

Upošteвайте varnostne podatkovne liste olj in masti.



Podatkovne liste mazív najdete na našej spletni strani ali jih dobite pri lokálnych predajalcih.

Ne prevzemamo odgovornosti za škodo in motnje delovanja, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe in nestrokovnih del na in z mazalnim sistemom.

Zaradi stalnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do nenapovedanih sprememb izdelkov, ki ne vplivajo na delovanje izdelka.



Poskrbite za varstvo okolja tako, da oddate dragocene surovine v recikliranje. Upošteвайте veljavne lokalne predpise za odstranjevanje.

- A** Doba poskytovania v mesiacoch
- B** Plný SMART BOOSTER
- C** Podmienky skladovania
- D** Poloha zabudovania
- E** Ochranný kryt
- F** Riadiaca jednotka (opakovane použiteľná)
- G** Displej 1 - 12
- H** SET-spínač
- I** V prevádzke
- J** SET-spínač držte stlačený
- K** SET-spínač pusťte
- L** Dátum inštalácie | výmeny
- M** Uzatváracie zátky
- N** Odpad s obsahom tuku
- O** Pri nalievaní oleja používajte zadrž. ventil
- P** Prázdny SMART BOOSTER
- Q** Batéria
- R** Likvidácia batérie
- S** Správne mazacie množstvo
- T** Poruchy
- U** Príčiny
- V** Pomoc
- W** Len vlhké čistenie!



- 1.0 Vlastnosti**
- 2.0 Súčasti | Montáž**
- 3.0 Obsluha**
- 4.0 Inštalácia**
- 5.0 Počas doby dávkovania**
- 6.0 Výmena SMART BOOSTER**
- 7.0 Likvidácia odpadu**
- 8.0 Odstraňovanie porúch**
- 9.0 Identifikácia**

- A** Čas doziranja v mesecih
- B** Naplnjen sistem SMART BOOSTER
- C** Pogoji skladiščenja
- D** Vgradna lega
- E** Zaščitni pokrov
- F** Krmilna enota (za večkratno uporabo)
- G** Zaslon 1 - 12
- H** Tipka SET
- I** Deluje
- J** Držite pritisnjeno tipko SET
- K** Spustite tipko SET
- L** Datum namestitve | zamenjave
- M** Zaporni čep
- N** Odpadki, ki vsebujejo maščobe
- O** Polnjenje olja z zadržev. ventilom za olje
- P** Prazen sistem SMART BOOSTER
- Q** Baterija
- R** Odstranjevanje baterij
- S** Pravilna količina maziva
- T** Napaka
- U** Vzrok
- V** Pomoč
- W** Čistite samo vlažno!



- 1.0 Lastnosti**
- 2.0 Montaža delov | prva montaža**
- 3.0 Upravljanje**
- 4.0 Namestitvev**
- 5.0 Med trajanjem dispenzerja**
- 6.0 Zamenjava sistema SMART BOOSTER**
- 7.0 Odstranjevanje**
- 8.0 Odpravljanje težav**
- 9.0 Oznaka**

Anvisningarna är till för säkert arbete på och med det automatiska smörjsystemet som smörjer rull- och glidlager, kedjor, styrningar, öppna transmissioner etc.



Undvik kontakt med ögon, hud och kläder genom olja | fett och att svälja olja | fett.

Låt inte olja | fett komma ner i jorden eller i avloppssystemet.

Beakta säkerhetsdatabladet för oljorna och fetterna.



Smörjmedelsdatablad kan fås via vår webbplats eller från lokala handlare.

Vi ansvarar inte för skador och drifts- störningar som uppstår genom felaktig användning och genom ej fackmässigt arbete på och med smörjsystemet.

På grund av den ständigt pågående produktutvecklingen förbehåller vi oss rätten att genomföra produktändringar som inte påverkar produktens funktion utan föregående meddelande.



Skona miljön genom återföra värdefulla råämnen till återvinning. Beakta landets regler om avfallshantering.

Kullanım kılavuzunun amacı, otomatik yağlama sistemlerinde güvenli çalışmayı sağlamaktır. Bu yağlama sistemi rulman yatakları, kayar yataklar, zincirler, kılavuzlar, açık tahrikleri vs. yağlamak için kullanılır.



Yağın | gresin göz, cilt ve kıyafetle teması engellenmelidir, yağ | gres yutulmamalıdır.

Yağ | gres toprak alana veya kanalizasyona ulaşmamalıdır.

Yağların ve greslerin Güvenlik Bilgi Form'ları dikkate alınmalıdır.



Yağlama maddelerine ait veri formları, internet sitemizden veya yerel satıcıdan temin edilebilir.

Yağlama sisteminin öngörülen şekilde kullanılmamasından dolayı ve sistem üzerinde veya sistem ile birlikte yapılan uygunsuz çalışmalar nedeniyle oluşan hasarlar ve işletim arızaları için hiçbir sorumluluk üstlenilmez.

Ürünün sürekli olarak geliştirildiği için, ürünün işlevini etkilemeyen ürün değişikliklerini önceden bildirimde bulunmadan uygulama hakkını saklı tutmaktayız.



Değerli ham maddeleri geri dönüşüme sevk ederek çevreyi koruyun. Ülkenizin ilgili imha yönetmeliklerini dikkate alın.

- A Tömningsperiod i månader
- B SMART BOOSTER fylld
- C Lagringsvillkor
- D Monteringsläge
- E Skyddshölje
- F Styrenhet (återanvändbar)
- G Display 1 - 12
- H SET-knapp
- I I drift
- J SET-knapp hålls intryckt
- K SET-knapp släpps
- L Installation- | utbytesdatum
- M Plugg
- N Fetthaltigt avfall
- O Olja påfyllt med begränsningsventil
- P SMART BOOSTER tom
- Q Batteri
- R Avfallshantering batteri
- S Korrekt smörjmängd
- T Fel
- U Orsak
- V Åtgärd
- W Rengör endast fuktig!



- 1.0 Egenskaper
- 2.0 Delar | första monteringen
- 3.0 Manövrering
- 4.0 Installation
- 5.0 Under tömningsstiden
- 6.0 SMART BOOSTER byte
- 7.0 Avfallshantering
- 8.0 Åtgärdande av fel
- 9.0 Märkning

- A Yağlama zamanı ay olarak
- B SMART BOOSTER dolu
- C Depolama koşulları
- D Montaj konumu
- E Koruma kapağı
- F Kumanda ünitesi (yeniden kullanılabilir)
- G Ekran 1 - 12
- H SET tuşu
- I Çalışıyor
- J SET tuşunu basılı tutun
- K SET tuşunu serbest bırakın
- L Kurulum | değiştirme tarihi
- M Tapa
- N Yağ içerikli atık
- O Yağ doldurulmuş yağ tutma valfi ile birlikte
- P SMART BOOSTER boş
- Q Pil
- R Pilin tasfiye edilmesi
- S Doğru yağlama miktarı
- T Arıza
- U Neden
- V Çözüm
- W Sadece nemli temizleyin!



- 1.0 Özellikler
- 2.0 Parçalar | ilk montaj
- 3.0 Kullanım
- 4.0 Kurulum
- 5.0 Yağlama zamanı esnasında
- 6.0 SMART BOOSTER değişimi
- 7.0 Bertaraf
- 8.0 Arıza giderme
- 9.0 İşaretleme

此操作指南是滚动轴承、滑动轴承、链条、滑槽、开放式传动装置的自动化润滑系统的安全工作指南。



避免眼睛、皮肤和衣物接触到润滑油|润滑脂，避免吞食润滑油|润滑脂。

不要把润滑油|润滑脂排放到土壤或下水道中。

注意润滑油和 润滑脂的安全数据表。



可以登录我们的网站下载或从当地经销商处索取润滑材料数据说明表。

如果由于对润滑系统的错误使用或不当操作造成了损失和运行故障，我们不对此类损失和故障承担责任。

由于产品的不断发展，我们保留在不影响产品功能前提下更改产品的权利，恕不另行通知。



为了保护环境，根据当地法律循环利用有价值的原料。

- A** 有效使用时间，单位：月
- B** SMART BOOSTER已满
- C** 存放条件
- D** 安装位置
- E** 保护盖
- F** 控制元件（可重复利用）
- G** 显示1-12
- H** SET按钮
- I** 运行中
- J** 长按SET按钮
- K** 松开SET按钮
- L** 安装日期 | 更换日期
- M** 密封塞
- N** 含油脂的废物
- O** 通过油保留阀灌装润滑油
- P** SMART BOOSTER为空
- Q** 电池
- R** 电池回收处理
- S** 适当的滑润量
- T** 故障
- U** 原因
- V** 补救
- W** 只能在微湿状态下进行清洁！



- 1.0 性能
- 2.0 零部件 | 首次装配
- 3.0 操作
- 4.0 安装
- 5.0 在有效使用期间内
- 6.0 SMART BOOSTER更换
- 7.0 废物处理
- 8.0 故障排除
- 9.0 标记





Make the world **NAMERAKA**

This document is the exclusive property of NTN Europe. Any total or partial reproduction hereof without the prior consent of NTN Europe is strictly prohibited. Legal action may be brought against anyone breaching the terms of this paragraph.

NTN Europe shall not be held liable for any errors or omissions that may have crept into this document despite the care taken in drafting it. Due to our policy of continuous research and development, we reserve the right to make changes without notice to all or part of the products and specifications mentioned in this document. © NTN Europe, international copyright 2024.

NTN Europe - 1 rue des usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-europe.com



Brands of
NTN Group